


品番：EA758SG-126

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(単3兼用/黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,900円(税抜) / 13,090円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 12:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

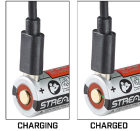

仕様

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 86001 |
| シリーズ | POLYTAC | 商品名 | POLYTAC(R) 1X FLASHLIGHT |
| 使用電池 | リチウムイオン充電電池(付属)もしくは単3×1本(別売)、CR123A×1本(別売) | 明るさ | 【リチウムイオン充電電池使用时】 強:500ルーメン 弱:40ルーメン 点滅:ー |
| 連続点灯時間 | 【リチウムイオン充電電池使用时】 強:1時間 弱:8時間 点滅:1.75時間 | 照射距離 | 【リチウムイオン充電電池使用时】 強:268m 弱:63m 点滅:ー |
| 照射モード | ・強、点滅、弱(デフォルト) ・強のみ ・弱、強 | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| サイズ | φ31×120mm | 重量 | 85.9g(電池含) |
| 防塵・防水性能 | IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) | 材質 | 本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ガラス |
| 付属品 | リチウムイオン充電電池、USB-Cケーブル、クリップ | カラー | ブラック |
| 充電時間 | 約2.5時間 | 耐衝撃性 | 3m |

過酷な条件下での耐久性と性能を追求して設計されたコンパクトなハイブリッドフラッシュライト

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することが可能です。

岩のような凹凸のあるグリップテクスチャで、優れたグリップ力を発揮します。

付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.