


品番 : EA758SG-56

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/01 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		

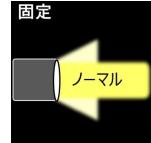

最大5300ルーメン!USB充電式超高輝度LEDライト

#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88131
商品名	PROTAC HL6	使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強:5,300ルーメン 中:1,500ルーメン 弱:450ルーメン	連続点灯時間	強:2時間 中:3.75時間 弱:12.5時間 点滅:4時間
充電時間	5時間	照射距離	強:566m 中:303m 弱:164m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ガラス
サイズ	φ 60×266mm	重量	590g(充電池含)

防水性能	IPX7	耐衝撃性	1m
付属品	ホルスター、USBケーブル	カラー	ブラック
モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回 半押しし、10回目で長押しする		
スイッチを10回連續で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			
市販のUSBケーブルで充電可能です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.