
品番: EA758SG-63

品名: [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

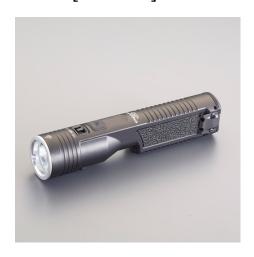

販売価格	37,300円(税抜)/41,030円(税込)					
カタログ価 格	37,300円(税抜)/41,030円(税込)					
在庫数	最新在庫: 21 (2025/12/15 19:39現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	2086ページ					



































仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	78100
シリーズ	スティンガー (STINGER)	商品名	STINGER 2020
使用電池	リチウムイオン電池	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:2000ルーメン 中:850ルーメン 弱:100ルーメン
連続点灯時間	強:2時間中:4時間弱:24時間弱:24時間点滅:3.25時間	充電時間	8時間
照射距離	強:315m 中:200m 弱:70m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ:Borofloatガラス	サイズ	φ41×194mm
重量	350g	防水性能	IPX7
耐衝撃性	2m	付属品	USBコード

カラー ブラック

先端とテール部分のダブルスイッチ仕様

モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

人間工学に基づいて設計されたボディ

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

市販のUSBケーブルで充電可能です。

注意

バッテリーは2本必要です。※交換用 バッテリー(EA758SE-9B)は1本入で す。

代替品



品番 EA758SG-63A

コメント 変更点: 充電器付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.