


品番：EA758SG-63A

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

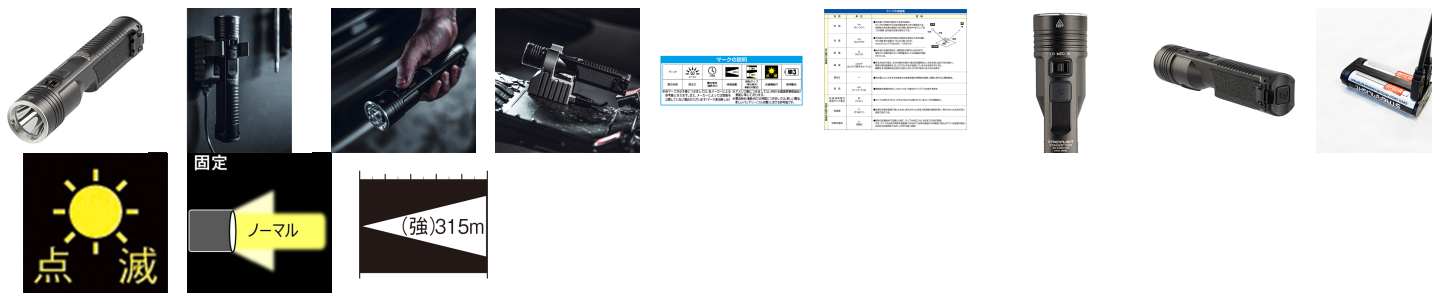

販売価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
カタログ価格	42,300円(税抜) / 46,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/24 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	78101
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER 2020
使用電池	リチウムイオン電池(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射モード	強、中、弱、点滅	明るさ	強:2000ルーメン 中:850ルーメン 弱:100ルーメン
連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:24時間 点滅:3.25時間	充電時間	8時間
照射距離	強:315m 中:200m 弱:70m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ: Borofloatガラス	サイズ	φ41×194mm
重量	350g	防水性能	IPX7
耐衝撃性	2m	付属品	充電器、USBコード

モード専用(強、中、弱)切替スイッチが搭載されており、簡単にモードの切り替えが可能です。
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様
前回使用したモードで再点灯可能
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
人間工学に基づいて設計されたボディ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.