


品番：EA758SG-69

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/07/02 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2038ページ		

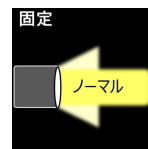

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74813
商品名	STRION DS	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	①強、中、弱、点滅(デフォルト) ②強のみ ③強、中、弱
明るさ	強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン	連続点灯時間	強:1.25時間 中:3.5時間 弱:24時間 点滅:2.5時間
充電時間	3.5時間	照射距離	強:420m 中:268m 弱:102m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	φ55×192mm	重量	196g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	2m
付属品	充電器、ACアダプター、ねじ×2本	モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回

半押し、10回目で長押しする

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.