


品番 : EA758SJ-10

品名 : [充電式] 作業灯/LED

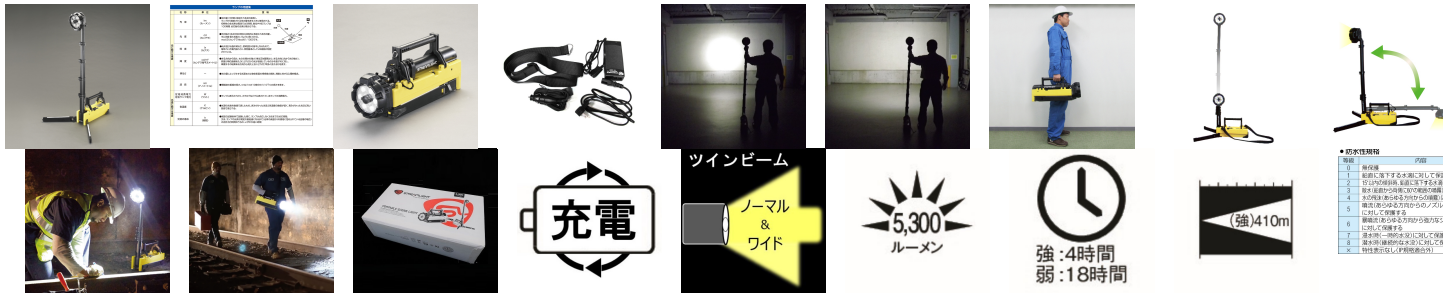

販売価格	198,000円(税抜) / 217,800円(税込)		
カタログ価格	198,000円(税抜) / 217,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/16 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2085ページ		



耐塵&防水 超強力5300ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	45673
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT	電源	鉛酸蓄電池
照射パターン	ツインビーム(前方)	照射モード	強、中、弱
明るさ	強:5,300ルーメン 中:2,500ルーメン 弱:1,300ルーメン	光度	強:42000カンデラ 中:21300カンデラ 弱:11600カンデラ
連続点灯時間	強:4時間 中:9時間 弱:18時間	充電時間	約10時間
照射距離	強:410m 中:292m 弱:215m	充電回数	約500回
電球	LED球	材質	本体:耐衝撃サーモプラスチック レンズ:ポリカーボネート
サイズ	伸長時:1,830(H)×700(W)×720(D) mm、	レンズ径	114mm

	収納時: 165(W)×560(D)×280(H) mm		
重量	11.3kg(電池含)	防塵・防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
付属品	ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、シガーライターDCアダプター	替バッテリー	EA758SB-47B

耐塵×防水×超高輝度!最大5300ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯

携帯と設置の2WAYタイプ

ライト部分は可動式で上下左右に調整可能

ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能

収納式の脚を広げれば安定した設置が可能

ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます

マンホール等、上から下方向への照射にも最適です

AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.