


品番：EA758TA-11

品名：[単3x1本] フラッシュライト/LED(ハ°ン型)

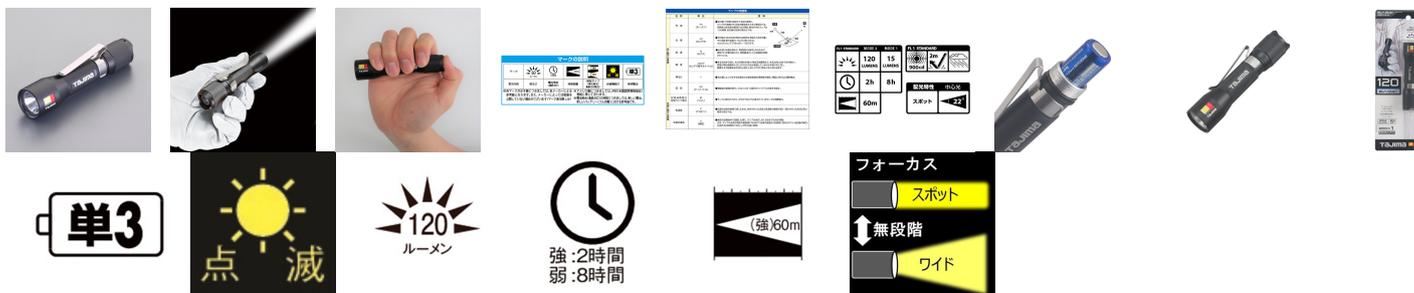

販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/31 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2084ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJima)	型番	LE-P121D
使用電池	単3×1本(別売)	点灯モード	強、弱
明るさ	強:120ルーメン 弱:15ルーメン	連続点灯時間(電池寿命)	強:2時間 弱:8時間
照射距離	強:60m	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
サイズ	φ25×105mm	重量	53g(電池含)
材質	本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS	防水性能	IPX4
落下強度	2m	用途	建設向け
付属品	取扱説明書	規格	ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。		

ストラップ穴付、クリップ付
ペンタイプで120lmの大光量ライト
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.