


品番：EA758TA-21

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED

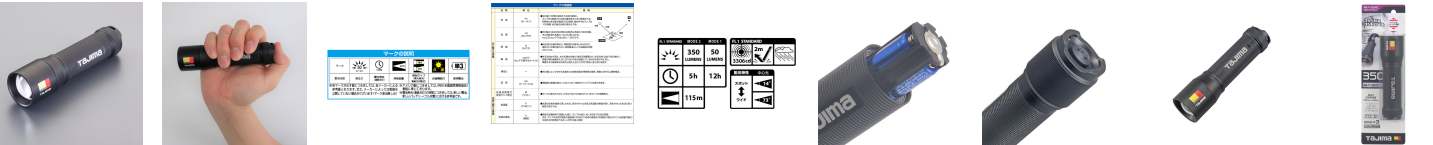

販売価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
カタログ価格	3,200円(税抜)／3,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/07/17 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2082ページ		





強:5時間
弱:12時間




単4



(強)115m



350
ルーメン

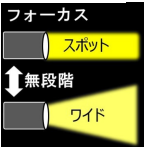

フォーカス
スポット
↑無段階
ワイド

仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJima)	型番	LE-H351D
使用電池	単4×3本 (別売)	明るさ	強:350ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命(時間)	強:5 弱:12	照射パターン	フォーカス (スポット⇄ワイド)
サイズ	φ36×130mm	重量	141g (電池含)
照射距離	強:115m (集光時)	材質	本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC
防水性能	IPX4	落下強度	2m
用途	建設向け	付属品	取扱説明書
規格	ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。	注意	製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ			
フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇄散光			

現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付
安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.