

品番 : EA758TA-812

品名 : フラッシュライト/LED(充電池セット/黒)



販売価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
カタログ価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2035ページ		




单3



ルーメン



強:3.5時間
弱:8時間

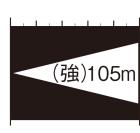

(強)105m



フォーカス
スポット
無段階
ワイド

仕様

メーカー	TJMデザイン(Tajima)	型番	※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	フラッシュライト×1 充電器×1 ニッケル水素充電池×2 ホルスター×1	使用電池	ニッケル水素電池×2本(付属)
照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)	明るさ	強:280ルーメン 弱:50ルーメン
電池寿命	強:3.5時間 弱:8時間	照射距離	強:105m
サイズ	本体:φ25×156mm 収納ケース:234×168×62(H)mm	重量	74g(本体)
材質	本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC クリップ:SUS ホルスター:ナイロン	防水性能	IPX4(本体)
落下強度	2m		
ペンタイプで280lmの大光量ライト			
ハイ/ローの2モード切り替えプッシュスイッチ			
2段階テールスイッチ			
移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ			

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル

電池残量警告付き

収納ケース付き

ストラップ穴付き

クリップ付き

単3電池×2本(別売)でも使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.