


品番 : EA758TL-1

品名 : [単3x1本] ヘッドライト/LED

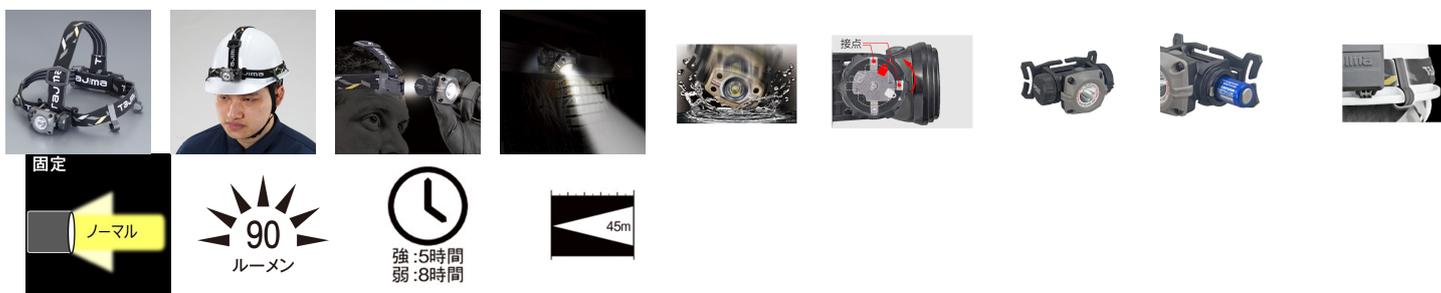

販売価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/25 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	LE-M091D
使用電池	単3×1本(別売)	光源	白色高輝度LED
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射距離	45m
明るさ	強:90ルーメン 中:50ルーメン 弱:15ルーメン	電池寿命	強:5時間 中:6時間 弱:8時間
サイズ	51.5×71×35(H)mm	重量	43g
防水性能	IPX4	落下強度	2m
材質	本体:ABS、PC、シリコン ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 リアバックル:ABS	付属品	オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4

電源一体型ヘッドライト

3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)

中心光がくっきり明るく、すそ広がり周辺光が広範囲に照らす大径照射

目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
強力マグネット付で、ワークライトにマルチ利用可能
回転&スライド脱着構造で、ハンドライトにも利用可能
上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能
電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載ので、長期保管も安心
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付き
ヘッドバンドを固定するクリップ付き
電池残量警告付き
フリッカー対策済
防災安全協会/防災製品等推奨品
ANSI FL1基準 BASICモデル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.