
品番: EA758TL-3

品名: [単4x3本] ヘッドライト/LED

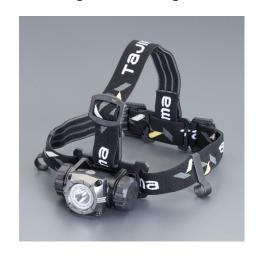

販売価格	3,200円(税抜)/3,520円(税込)				
カタログ価 格	3,200円(税抜)/3,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/08 02:38現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2095ページ				

























仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJlma)	型番	LE-M351D
使用電池	単4×3本(別売)	光源	白色高輝度LED
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射距離	100m
明るさ	強:350ルーメン 中:150ルーメン 弱:50ルーメン	電池寿命	強:5時間 中:7時間 弱:15時間
サイズ	64×81.5×41(H)mm	重量	72g
防水性能	IPX4	落下強度	2m
材質	本体:ABS、PC、シリコン ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 リアバックル:ABS	付属品	オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リ アバックル、ヘルメットクリップ×4

電源一体型ヘッドライト

3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)

中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射

目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用		
強力マグネット付で、ワークライトにマルチ利用可能		
回転&スライド脱着構造で、ハンドライトにも利用可能		
上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能		
電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載ので、長期保管も安心		
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付き		
ヘッドバンドを固定するクリップ付き		
電池残量警告付き		
フリッカー対策済		
ANSI FL1基準 BASICモデル		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.