


品番 : EA758TL-3

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED

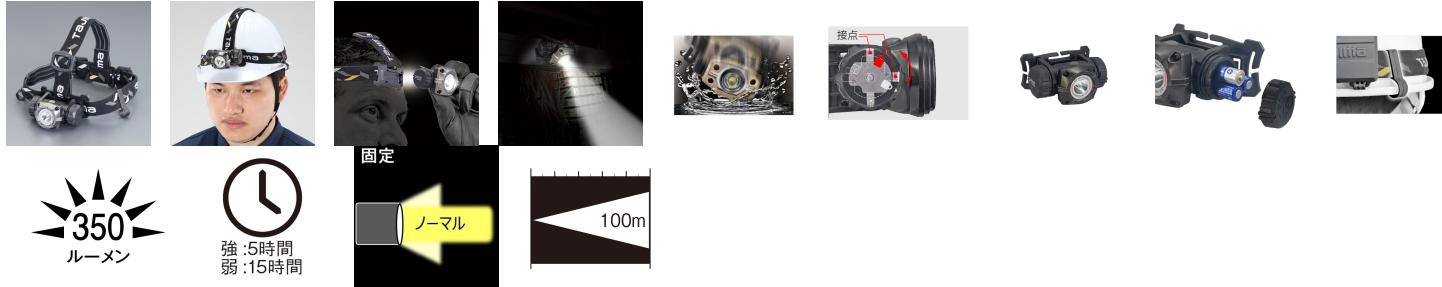

販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/02/25 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



## 仕様

メーカー	TJMデザイン(TaJima)	型番	LE-M351D
使用電池	単4×3本(別売)	光源	白色高輝度LED
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射距離	100m
明るさ	強:350ルーメン 中:150ルーメン 弱:50ルーメン	電池寿命	強:5時間 中:7時間 弱:15時間
サイズ	64×81.5×41(H)mm	重量	72g
防水性能	IPX4	落下強度	2m
材質	本体:ABS、PC、シリコン ヘッドバンド:縫製ゴム ヘルメットクリップ:PA6 リアバックル:ABS	付属品	オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リアバックル、ヘルメットクリップ×4

電源一体型ヘッドライト

3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)

中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射

目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用

強力マグネット付で、ワークライトにマルチ利用可能

回転＆スライド脱着構造で、ハンドライトにも利用可能

上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能

電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載ので、長期保管も安心

頭にしっかりとフィットするオーバーヘッドバンド付き

ヘッドバンドを固定するクリップ付き

電池残量警告付き

フリッカー対策済

ANSI FL1基準 BASICモデル

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.