


品番：EA758WB-25

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,210円(税抜)／10,131円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 9,210円(税抜)／10,131円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 62 (2026/03/23 06:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0172ページ2047ページ                |      |   |

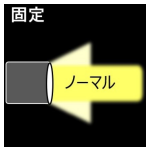

強:7.5時間  
弱:16時間



バッテリーインジケータ付で電池残量が少なくなると赤く光ります

仕様

|               |                             |        |                      |
|---------------|-----------------------------|--------|----------------------|
| メーカー          | PELICANPRODUCTS             | 型番     | 2755C                |
| 使用電池          | 単4×3本(付属)                   | カラー    | ブラック                 |
| 光源            | 白色LED球1灯                    | 照射モード  | 強、弱、点滅               |
| 明るさ           | 強・点滅:118ルーメン<br>弱:60ルーメン    | 連続点灯時間 | 強・点滅:7.5時間<br>弱:16時間 |
| 照射距離          | 強:60m<br>弱:43m              | 照射パターン | ノーマルビーム(固定)          |
| サイズ           | 57(W)×41(D)×45(H)mm         | 重量     | 100g(電池含む)           |
| 材質            | 本体:ポリカーボネート<br>レンズ:ポリカーボネート | 防水性能   | IP54                 |
| ベルト幅          | 25mm                        | 防爆構造規格 | UL:C1・D1、IECEx:ia    |
| ヘッド角度調整可能     |                             |        |                      |
| 布製、ゴム製ヘッドバンド付 |                             |        |                      |
|               |                             |        |                      |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| ★バッテリーインジケータ付で電池残量が少なくなると赤く光ります。                     |
| ClassI,Division1/IECExia/InMetro                     |
| UL規格適合品、IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)          |
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。<br>比較的 center部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。                      |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.