


品番：EA758WG-11

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

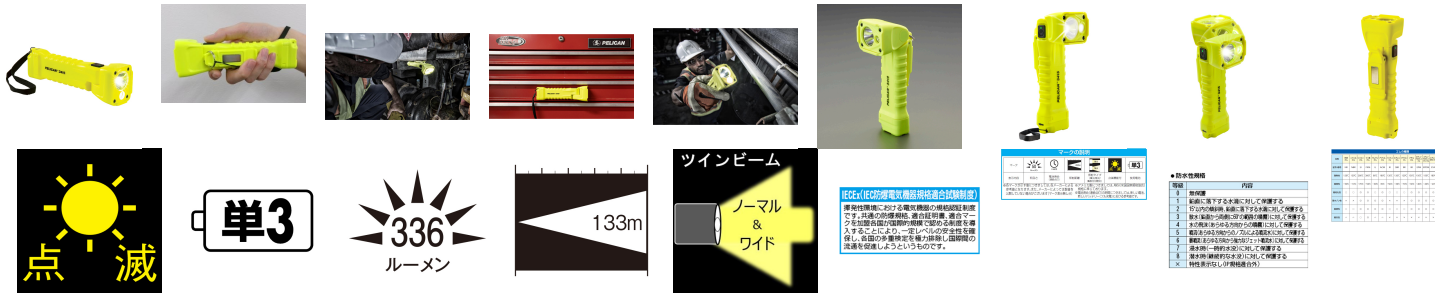

販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/13 08:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2041ページ		



仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	034150-0302-245
使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	ノーマル ワイド 同時照射
ルーメン	ノーマル:186 ワイド:177 同時照射:336	電池寿命(時間)	ノーマル:14 ワイド:15 同時照射:6
照射距離	ノーマル:135m ワイド:37m 同時照射:133m	照射パターン	ツインビーム(前方)
サイズ	56×40×189(H)mm	光源	白色LED球
重量	272g(電池含)	材質	本体・クリップ:ABS オリング:NBR レンズ:ポリカーボネート
防水性能	IPX8	カラー	イエロー
ヘッド角度調整可能(90°)			
マグネットクリップ、ストラップ付			

スイッチを3秒長押しすると点滅モードになります。

バッテリー残量表示

IECEX規格適合品、防爆構造（日本国内の防爆規格は取得していません。）

ClassI, Division1/ClassII, Division1/ClassIII, Division1/IECEXia

照射角固定・ツインビーム（前方）タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド（同時照射）等の切替が可能なモデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.