


品番：EA758XA-160A

品名：40形/1198mm 直管形LEDランプ(昼光色)

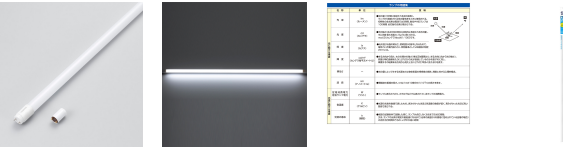

販売価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)			
カタログ価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 23:33現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2114ページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40D/15/20VF/2
種別	40形	全光束(lm)	2,300
全長(mm)	1,198	光源色	昼光色
消費電力	15W	定格寿命	40,000時間
サイズ(W×D×H)mm	φ29×1,198 ※ピン含まず	重量(g)	約190
材質	PC、銅	周波数	50/60Hz
定格電圧	100-240V	光源	LED
口金	G13	入力電流	0.248A
色温度	6,500K	演色性	Ra80
付属品	ダミースターターP型 (口金:P21)	注意	●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付など

		の自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 ●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ		
ボルトフリー対応タイプ		
グローランプが取り付けられる器具に使用できます		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.