


品番 : EA758XA-160B

品名 : 40形/1198mm 直管形LEDランプ[°](昼光色/10本入)

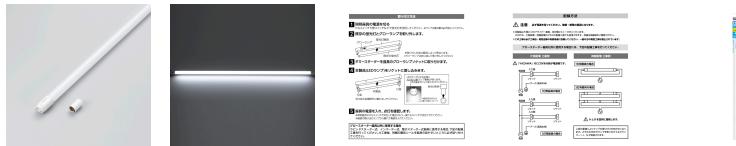

販売価格	25,200円(税抜)／27,720円(税込)		
カタログ価格	25,200円(税抜)／27,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 20:18現在)		
商品入数	10	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40D/15/20VF/2
入数	10本	種別	40形
全光束(lm)	2,300	全長(mm)	1,198
光源	LED	光源色	昼光色
消費電力	15W	定格電圧	100-240V
口金	G13	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz	色温度	6,500K
演色性	Ra80	付属品	ダミースターターP型 (口金:P21)

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

ボルトフリー対応タイプ

グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。

調光機能なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

