

品番：EA758XA-170A

品名：40形 直管形LEDランプ(昼白色)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/08/04 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2114ページ		



#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40N/15/20VF/2
種別	40形	全光束(lm)	2,300
全長(mm)	1,198	光源色	昼白色
消費電力	15W	定格寿命	40,000時間
重量	約190g	材質	PC/銅
周波数	50/60Hz	定格電圧	100-240V
光源	LED	口金	G13
入力電流	0.248A	色温度	5,000K
演色性	Ra80	付属品	ダミースターターP型 (口金:P21)
注意	<p>●以下の環境では絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・雨や水滴がかかる場所</li><li>・湿度が高い場所</li><li>・直流電流</li></ul> <p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可)</li></ul>		


- ・リモコンのついた電球器具
- ・誘導灯、非常用照明器具
- ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
- ・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具
- ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具
- ・密閉型器具や密閉に近い器具

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

ボルトフリー対応タイプ

グローランプが取り付けられる器具に使用できます

#### 代替品

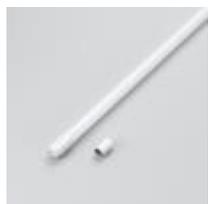

**品番** EA758XA-170B

**コメント** 変更点:入数 10本売り

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.