


品番：EA758XA-221

品名：40形/1198mm 直管形LEDランプ° (昼光色/30本入)

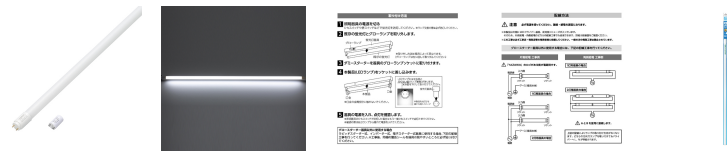

販売価格	62,300円 (税抜) ／ 68,530円 (税込)		
カタログ価格	62,300円 (税抜) ／ 68,530円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/19 15:27現在)		
商品入数	30	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF40D/13/23/3
種別	40形	全光束	2300lm
消費電力	13.9W	電源	AC100-240V(50/60Hz)
定格電流	135-325mA	全長	1198mm
口金	G13	光源	LED
光源色	昼光色	演色性	Ra80
色温度	6500K	定格寿命	40000時間
調光機能	なし	重量	223g
材質	ガラス、PC、銅	付属品	ダミースターターP型(口金:P21)
入数	30本		

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能
ボルトフリー対応タイプ
※以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路

〔調光：電球の明るさを変える機能〕（100%点灯も使用不可）

- ・リモコンのついた電球器具
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
- ・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
- ・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ（高機能スイッチ）に接続された器具
- ・密閉型器具や密閉に近い器具

※以下の環境では絶対に使用しないでください。

- ・雨や水滴がかかる場所
- ・湿度が高い場所
- ・直流電流

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.