


品番 : EA758XA-85

品名 : AC100V/14.2W/E26/電球/LED(昼光色)



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/24 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		

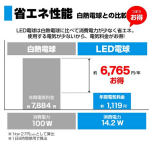

ワイドに明るい広配光設計で密閉型器具対応

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	LDA14D-G-G5105
定格消費電力	14.2W	光色	昼光色
全光束	1650lm	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
周波数	50/60Hz共用	定格入力電流	120mA
配光角	200°	エネルギー消費効率	119.1lm/W
種別	100形相当	サイズ	外径: 65mm 全長: 122mm
重量	56g		

屋内用

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能です。

ワイドに明るい広配光設計。

密閉型器具対応

省エネ法2027年度目標基準達成

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.