


品番 : EA758XH-13BA

品名 : AC100V/13W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/16 11:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2063ページ		

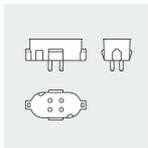

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FDL13EXNJF3
種別	13形	消費電力	13W
光色	ナチュラル色	全光束	800lm
定格寿命	6000時間	ガラス管径	16.7mm
長さ	114mm	重量	70g
口金	GX10q-2	定格ランプ電力	13W
ランプ電流	0.3A	色温度	5000K
適合点灯管	FG-1EL/FG-1PL	適合電子点灯管	FE7E/FE1E

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)

定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。

13形はFL15用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものでご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

