


品番 : EA758XH-18D

品名 : AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(ナチュラル色)

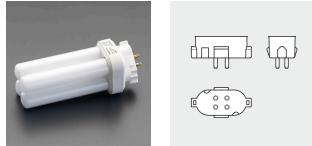

販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FDL18EXNJF3
種別	18形	消費電力	18W
光色	ナチュラル色	全光束	1070lm
定格寿命	6000時間	ガラス管径	16.7mm
長さ	127mm	重量	78g
口金	GX10q-3	定格ランプ電力	18W
ランプ電流	0.375A	色温度	5000K
適合点灯管	FG-1EL、FG-1PL	適合電子点灯管	FE1E
水銀含有	有		

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)

コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.