


品番 : EA758XH-27AA

品名 : AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(電球色)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/17 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		

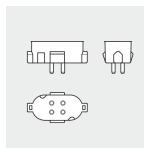

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FDL27EXLJF3
種別	27形	消費電力	27W
光色	電球色	全光束	1550lm
定格寿命	6000時間	ガラス管径	16.7mm
長さ	141mm	重量(g)	84
口金	GX10q-4	定格ランプ電力	27W
ランプ電流	0.610A	色温度	3000K

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)

定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。

27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。

コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

