 



品番 : EA758XK-27

品名 : AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン(ビーム/中角)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2066ページ		

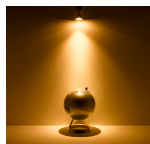

#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDR7LME11/2
消費電力	6.7W	光色	電球色
全光束(lm)	600	口金	E11
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
入力電流	0.113A	色温度	2700K
ビーム光束	220lm	最大光度	1600cd
ビーム角	25°	調光対応	不可
密閉型器具	非対応	周波数	50/60Hz
サイズ	50×50×66(H)mm	重量	41g
材質	ポリカーボネート、アルミニウム	演色性	Ra80
用途	スポット照明に。	注意	●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハラ イドランプなどのHIDランプ器具

・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕  
・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具  
表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具  
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)

中角

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。

省エネ、長寿命のLED電球

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.