


品番：EA758XP-37

品名：AC100V/7.1W/E26 電球/LED(昼白色/広配光)

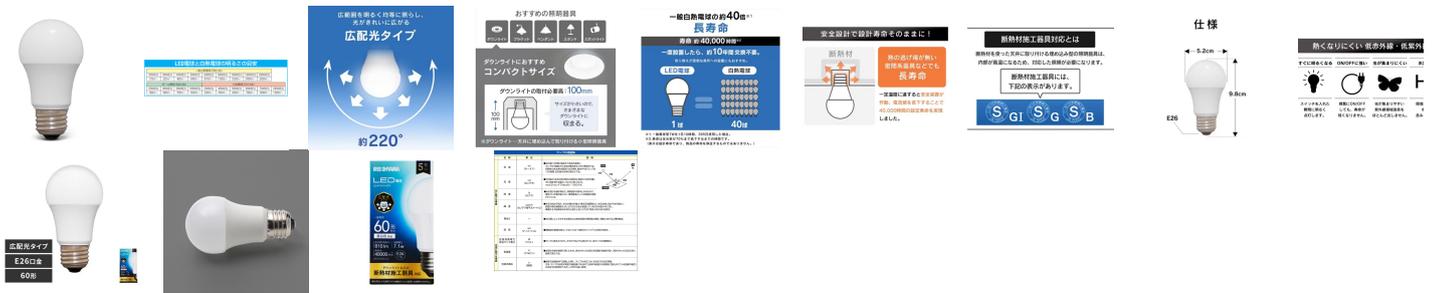

販売価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
カタログ価格	990円(税抜) / 1,089円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/16 16:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA7N-G-6T8
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
消費電力	7.1W	光色	昼白色
全光束(lm)	810	種別	60形
口金	E26	サイズ(mm)	φ52×98
重量(g)	85	材質	PC、PPS、真鍮
定格入力電流	0.134A	周波数	50/60Hz共用
配光角	約220°	使用場所	屋内用
エネルギー消費効率	114.0lm/W		

LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないなので、虫が寄り付きにくい。

広範囲を明るく均等に照らし、光がきれいに広がる広配光タイプ

トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。

白熱電球をLED電球に換えるだけで効果的な節電に。

密閉型器具、断熱材施工器具対応

※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。

キッチン・脱衣所などの照明に最適。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.