


品番 : EA758XP-47

品名 : AC100V/11.8W/E26 電球/LED(昼白色)

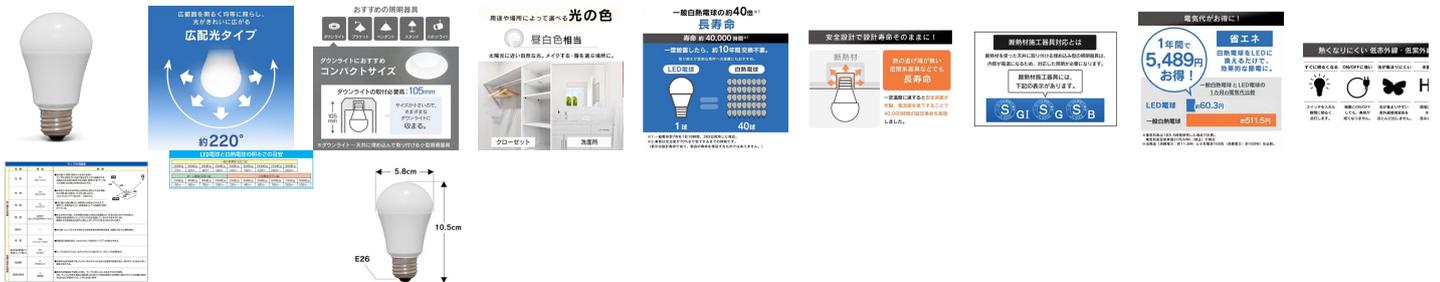

販売価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
カタログ価格	1,830円(税抜) / 2,013円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/27 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2064ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA12N-G-10T8
口金	E26	消費電力	11.8W
光色	昼白色	全光束(lm)	1600
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
配光角	約220°	サイズ	φ58×105(H)mm
使用場所	屋内用	エネルギー消費効率	135.5lm/W
材質	PC、PPS、真鍮	重量(g)	165
入力電流	0.215A	種別	100形相当

ダウンライトなどの断熱材施工器具対応LED電球

※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。

リビング・ダイニングなどの照明に最適。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

長寿命約40000時間。

ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成

白熱電球をLED電球に換えるだけで効果的な節電に。

LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないなので、虫が寄り付きにくい。

密閉形器具対応

※断熱材施工器具や密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもるなどの要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.