


品番：EA758YK-37

品名：105W モバイルソーラー充電器

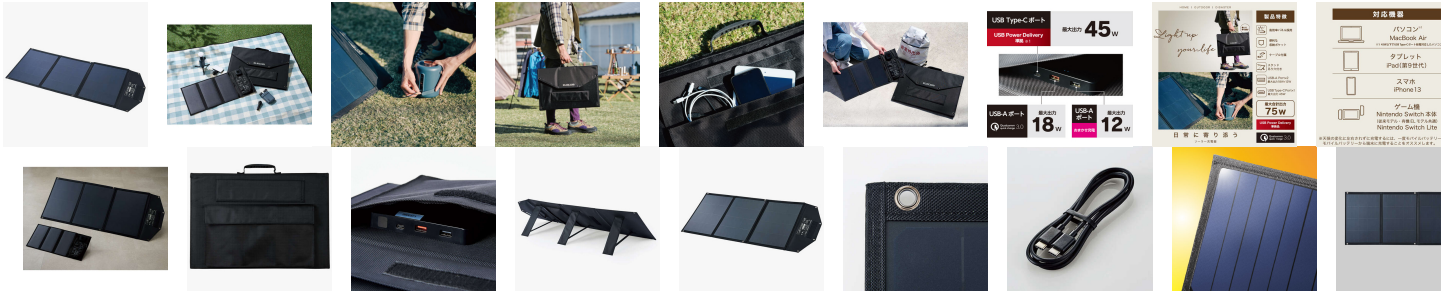

販売価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)			
カタログ価格	41,000円(税抜)／45,100円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/09 21:27現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2122ページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-S02BK
出力電流	USB-A: 2.4A USB-A(Quick Charge3.0): 3A/2A / 1.5A USB Type-C(TM)(USB-C(TM)): 3A / 3A/3A/3A/2.25A	シートサイズ(W×D×H) mm	折りたたみ時: 400×560×25 展開時: 1400×560×4 ※持ち手・吊り下げ用ループを除く
総重量	2.7kg	付属品	USB Type-Cケーブル(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(1.0m)、取扱説明書
材質	ポリエステル(生地部分)、PET(ソーラーパネル表面)	最大出力	105W
出力電力	USB-A: 12W USB-A(Quick Charge3.0): 18W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))USB Power Delivery: 45W 合計で最大75W ※USB出力に変換、安定化する際に損失が生じるため、充電出力は合計最大75Wとなります。	出力電圧	USB-A: 5V USB-A(Quick Charge3.0): 5V/9V / 12V、 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)): 5V / 9V/12V/15V/20V
コネクタ形状	USB-Aポート×2、USB Type-Cポート	ソーラーパネル種類	Maxon Solar Technologies社製

	×1		MAXEONセル
ソーラーパネル枚数	3枚	ソーラーパネル発電性能	最大105W
ソーラーパネル変換効率	最大22%	使用温度	0～40℃
保存温度	－20～70℃	カラー	ブラック
太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。			
45W出力対応のUSB Type-C(TM)ポートがあり、スマートフォン、パソコン、タブレットなど、様々な機器を充電できます。			
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーやポータブルバッテリーをケーブルでつないで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーやポータブルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。			
最大合計75Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。			
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し、充電する機器とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。			
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換 Maxeon Solar Technologies社製 MAXEONセルを採用しています。			
USB-Aポートが2つ、USB Type-C(TM)ポートを1つ搭載し、機器を合計3台同時に充電することができます。			
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる『おまかせ充電』に対応しています。			
太陽に向けて最適な角度で光を当てる事ができるスタンドが背面に付いています。			
吊り下げループと持ち手が付いているため、持ち運びや設置に便利です。			
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。			
※本製品は防水構造ではありません。充電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないよう注意してください。			
※本製品にはモバイルバッテリーやポータブルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。			

代替品

	品番	EA758YK-38
	コメント	最大出力:21W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.