


品番：EA758YK-38

品名：21W モバイルソーラー充電器



販売価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜) / 23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2071ページ		

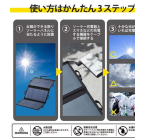

仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-S01BK
出力電流	2.4A	最大出力	21W
出力電圧	5V	コネクタ形状	USB-Aポート×2
ソーラーパネル種類	Maxeon Solar Technologies社製 MAXEONセル	ソーラーパネル枚数	3枚
ソーラーパネル発電性能	最大21W	ソーラーパネル変換効率	最大22%
使用温度	0~40℃	保存温度	-20~70℃
シートサイズ	465×285×25mm	折りたたみサイズ	150×35×285mm
総重量	450g	材質	生地: ポリエステル ソーラーパネル表面: PET
カラー	ブラック	付属品	USB-A(オス)-Micro-B(オス)ケーブル (約0.5m)、Micro-B(メス)-Type-C(オス) 変換アダプタ、取扱説明書

太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器

防災・アウトドアに最適
持ち運んだり、どこかに設置する際も便利な吊り下げループと持ち手付き
3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことが可能
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付き
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセルを採用
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。 ※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。 ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。
防災必要性・安全性・機能性において(一財)防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。
※本製品は防水構造ではありません。充電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないよう注意してください。
※iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.