


品番：EA758YK-630

品名：25000mAh モバイルバッテリー(ハンドル付)

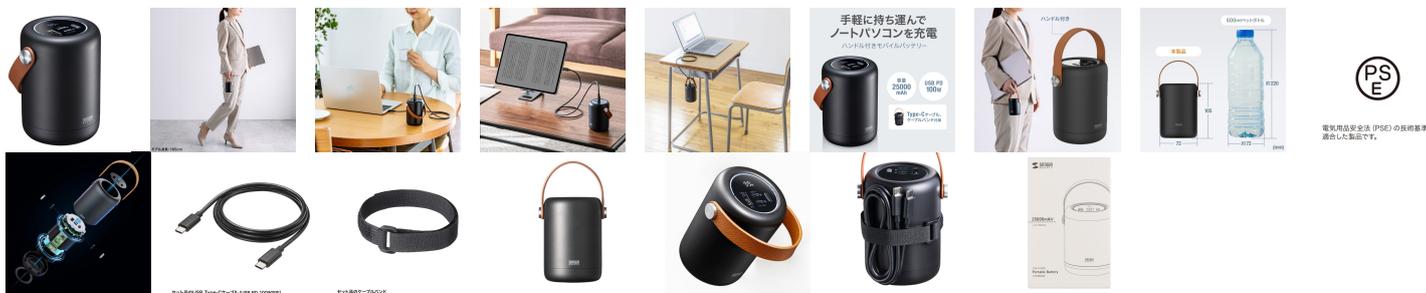

販売価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜) / 25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ		



【PSE適合品】オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットを充電できるハンドル付きモバイルバッテリー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC31
USB出力ポート数	3ポート ※USB Type-C×2、USB A×1	バッテリー容量	5000mAh(並列換算値3.65V /25000mAh)
対応機種	Type-C端子を搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン	充電時間	3時間 ※USB PD65W以上に対応したACアダプタ使用時
出力電圧/電流	【USB Type-C1/C2】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W) 【PPS出力】DC3.3~20V/5A(最大100W) 【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)	サイズ	72(W)×72(D)×105(H)mm
重量(g)	530	付属品	本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
電池種類	リチウムイオン電池	入力端子	USB Type-C

定格入力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、 DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大 65W)	ノートパソコン給電	対応
デジタル電池残量表示	対応		
<p>オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットを充電できるハンドル付きモバイルバッテリーです。</p>			
<p>USB Power Delivery (USB PD) 規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットを充電できます。</p>			
<p>容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。</p>			
<p>500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。</p>			
<p>円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。</p>			
<p>デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。</p>			
<p>ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。</p>			
<p>USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。</p>			
<p>USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。</p>			
<p>USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。</p>			
<p>本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。</p>			
<p>電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。</p>			
<p>機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB Type-Cケーブル付きです。</p>			
<p>過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。</p>			
<p>電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.