


品番：EA759GW-71A

品名：1TB ポータブルSSD

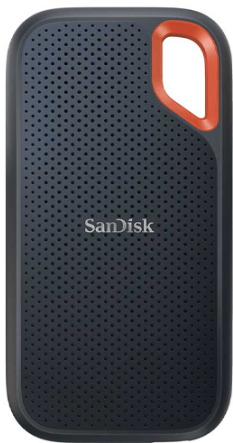

販売価格	31,300円(税抜)／ 34,430円(税込)		
カタログ価格	31,300円(税抜)／34,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/11 15:46現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンディスク (SanDisk)	型番	SDSSDE61-1T00-J25
容量	1TB	インターフェイス	USB3.2(Gen2)
サイズ	52.42(W)×100.54(D)×8.95(H)mm	重量(g)	約52g(本体のみ)
動作温度範囲	0℃～45℃	耐温度範囲	-20℃～85℃
耐久性	IP65の防水・防塵	電源	USBバスパワー接続
コネクタ形状	TypeC	付属品	USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-A変換アダプタ、取扱説明書
対応OS	Windows 8/10 macOS Sierra ? 10.12. macOS High Sierra ? 10.13. macOS Mojave ? 10.14 macOS Catalina ? 10.15		

1050MB/秒の超高速性能と大容量を兼ね備えたストレージ
パワフルでポータブル 読み出し速度1050MB/秒2、書き込み速度1000MB/秒2の高速NVMe?ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルな大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。
徹底的に信頼性を検証 ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。
安心のバックアップ

停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。

頑丈で持ち運びに便利

最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。

いつでも携帯

便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。

ファイルをパスワード保護

256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.