


品番：EA759GY-26C

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

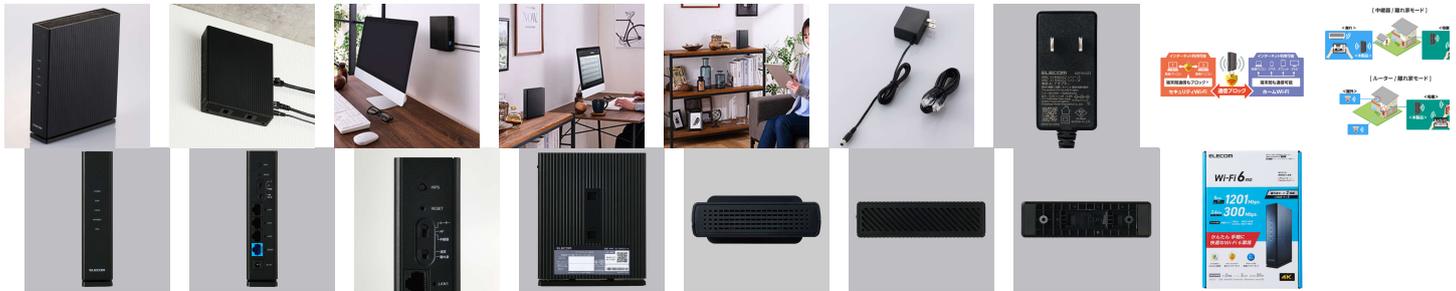

販売価格	6,950円(税抜) / 7,645円(税込)		
カタログ価格	6,950円(税抜) / 7,645円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	WRC-X1500GS2-B
コネクタ	WAN: 1ポート(RJ-45型8極) LAN: 3ポート(RJ-45型8極) ※全ポートAuto MDI/MDI-X、 Auto-Negotiation対応	データ転送速度	IEEE 802.11ax 5GHz帯: 最大1201Mbps IEEE 802.11ac 5GHz帯: 最大867Mbps IEEE 802.11n 5GHz帯: 最大300Mbps 2.4GHz帯: 最大300Mbps IEEE 802.11g: 最大54Mbps IEEE 802.11b: 最大11Mbps IEEE 802.11a: 最大54Mbps
サイズ	36.0(W)×128.0(D)×150.0(H)mm ※突起部、スタンド部除く	重量(g)	約310g(本体のみ)
付属品	ルーター本体1台、スタンド1個、専用 ACアダプター1個、LANケーブル(約 1m)1本、かんたんセットアップシート (初期値)1枚、マニュアル1枚	規格	有線: IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 無線: IEEE 802.11ax、IEEE 802.11 ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、 IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応OS	Windows: Windows 11/10 mac: macOS Sequoia 15	対応機器	iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、 Android端末、各種ゲーム機(ニンテン)

	/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 iOS:iOS 18/17/16/15 iPad:iPadOS 18/17/16/15 Android:Android 15/14/13/12/11/10		ドール3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
セットアップツール対応ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome、Safari ※標準搭載のWebブラウザを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。	有線コネクター	WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
有線設定	(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD (LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)	周波数帯域	2.4GHz帯:2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz
チャンネル	2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch	無線セキュリティ	WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)
設定方式	WPS対応	アクセス方式	インフラストラクチャー
接続可能台数	推奨 26台	搭載モード	動作モード:ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器 離れ家モード:通常/離れ家
アンテナ(本数)	内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)	対応プロトコル	TCP/IP(IPv6、IPv4)
対応IPv6 IPoEサービス	v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネク、transix、クロスパス、v6 コネク、OCX光 インターネット	その他機能	SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパズスルー(※2)、PPTPパズスルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能 ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。 ※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
入力電圧	AC100V±10% 50/60Hz	消費電力	8.2W(最大)
電源コネクタ	DCジャック	カラー	ブラック
材質	プラスチック	動作環境	温度:0℃~40℃ 湿度:10%~85%(ただし結露なきこ

			と)
取得規格	VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE	その他	<p>こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応</p> <p>ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応</p> <p>MU-MIMO機能:対応(Downリンクのみ対応)</p> <p>マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)</p> <p>セパレーター機能:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応</p> <p>セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能</p>
Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応			
26台同時に接続が可能です。			
4Kテレビ対応			
電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps(理論値)、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps(理論値)の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。			
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。			
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。			
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。			
買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、パソコンなどが使えます。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。			
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。			
「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。			
便利な「離れ家モード2」搭載			
屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品ではすべての基本動作モードに対応。			
親機として使用している場合も玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。			
通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.