


品番：EA759PA-63

品名：3200lm プロジェクター

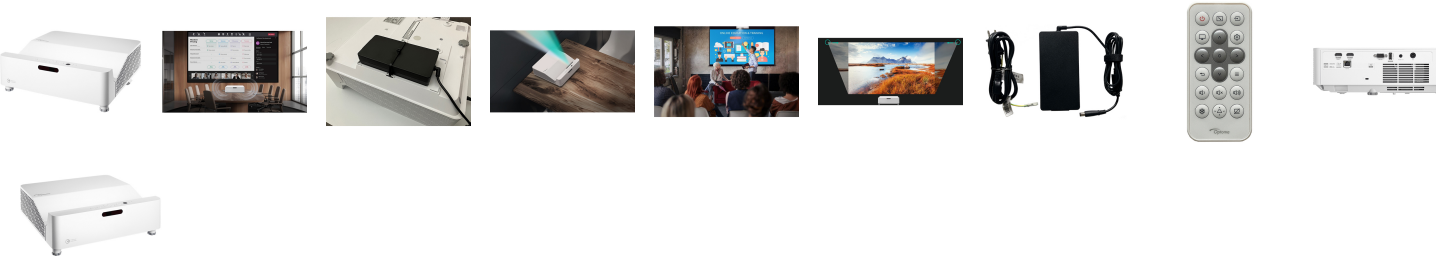

販売価格	358,000円(税抜)／393,800円(税込)		
カタログ価格	358,000円(税抜)／393,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1853ページ		



仕様

明るさ	3200lm	解像度	WXGA
消費電力	176W±15%(ブライモード)	表示サイズ	80～130型
アスペクト比	16:10	電源	本体:DC19.5V 9.23A 付属ACアダプター:AC100～240V (50/60Hz)
サイズ	327(W)×328(D)×110(H)mm	重量	本体:4.0kg ACアダプター:0.5kg
付属品	電源コード、ACアダプター、リモコン (CR2025)、取扱注意書(QRコード)	カラー	ホワイト
材質	ABS樹脂	液晶パネル画素数	1280×800
投写方式	DLP Technology	HDR信号	非対応
コントラスト比	300000:1	投写レンズ	F=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し
投写距離	0.184m(80型)～0.471m(130型)	防塵性能	IP6X
光源	レーザー	光源寿命	30000時間(エコモード)
キーストン補正	水平±5°、垂直±5°	コンピューター信号	UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、

			WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac
入力端子	HDMI(V1.4b)×2	出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1
コントロール端子	RS-232C×1、RJ45×1	スピーカー	15W(モノラル)
騒音値	27dB(エコモード)	待機電力	0.5W以下(エコモード)
推奨動作環境	気温5～40℃、湿度10～85%(結露無きこと)、標高3000m以下		
約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。			
スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。			
設置性の高い360度回転設置可能。			
持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。			
耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術			
角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。			
IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性			
内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.