
 


品番：EA759XD-31A

品名：A4判/ 1面 フォリンターラベル(油面・粗面对応/10枚)

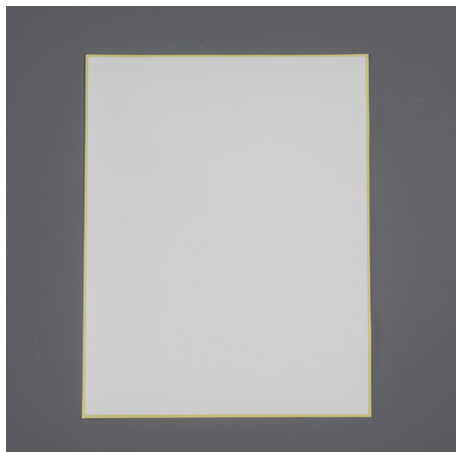

販売価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
カタログ価格	2,350円(税抜) / 2,585円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 06:13現在)		
商品入数	10	販売単位	枚
カタログページ			



### 仕様

メーカー	ヒサゴ(HISAGO)	型番	KLPAB862S
仕様	A4判1面	サイズ/1片	206×293mm
厚み	0.08mm(ラベルのみ)	入数	10枚
材質	ホワイトPETフィルム	坪量	216g/m <sup>2</sup> 程度

油面・粗面对応

カラーレーザー・カラーコピー、モノクロコピー対応

特殊なのりを使用しているため、油のついた面・ざらざらした面にもしっかり貼れます。

水・光・温度変化に強く、屋外での使用にも適したラベルです。

貼り付け後は、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。

丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。※PETボトル再生材を使用しています。

油のついた工具や機械、コンクリートやブロックの壁面などの表示ラベルとしておすすめです。

製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。

#### ※注意事項※

※ 本製品はレーザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。

※ インクジェットプリンタではご使用いただけません。

※ プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。

※ 貼り付け後は、-20℃～+80℃の環境下での使用が可能です。貼り付ける際は、低温・高温を避けてください。

- ※ 印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色やラベル自体の変色の可能性があります。
- ※ 皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
- ※ 油分が付着した面にお使いいただけますが、極力ふき取ってからお貼りください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.