


品番：EA760A-13A

品名：スタッドファインダー

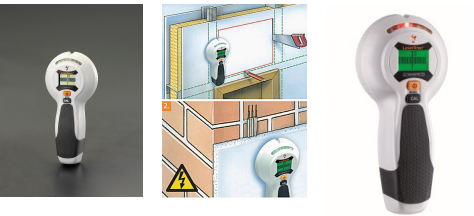

販売価格	5,580円(税抜)／6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜)／6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/04 21:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0790ページ		



壁内の活線及び木、金属の検知が可能

仕様

検知能力(深さ)	スタッドスキャン:40mm、ACスキャン(活線):40mm	電源	9V電池×1個(付属)
使用温度範囲	0～40℃	保管温度	－20～70℃
サイズ	85(W)×38(D)×180(H)mm	重量	163g(電池含む)
＜2種類の検知モード搭載＞ ACスキャン:金属のない場所での活線の位置検知 スタッドスキャン:金属のない壁内の木の梁、栈木や金属の検知			
活線検知能力:110～230V(50/60hz)			
光と音で検知をお知らせします			
壁面に押しあて、スライドさせることで柱や金属の場所を知ることができます。			
CALボタンは校正ボタン(リセットボタン)			
モードボタンで測定モード切替			
オートオフ機能付(30秒)			
壁内の活線及び木、金属の検知が可能			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.