


品番：EA760B-1B

品名：単3x4本 コンクリート探知機

	販売価格		144,900円(税抜)／159,390円(税込)	
	カタログ価格		144,900円(税抜)／159,390円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/05/12 17:41現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	0775ページ		

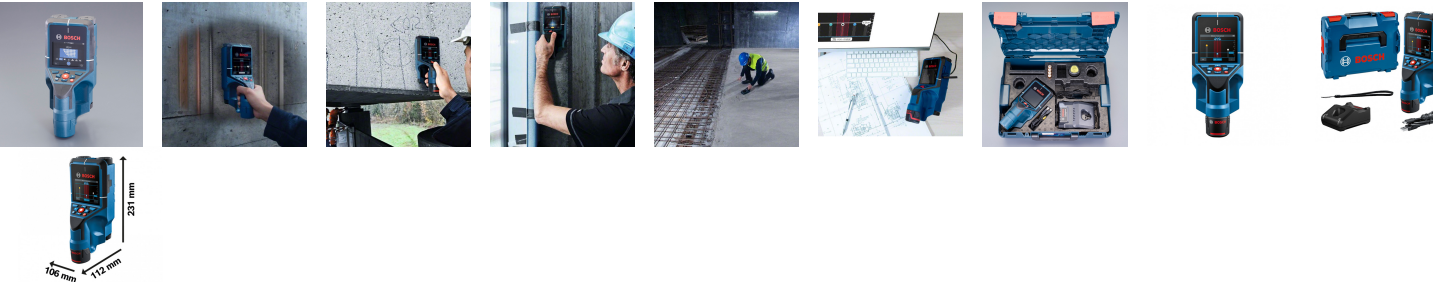

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	D-TECT200JPS
検知能力	200mm(条件による)	測定精度	中心部:±5mm
防塵・防水	IP5X	電源	単3電池×4本(付属)又は、DC10.8V リチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付 属)
サイズ	106(W)×112(D)×231(H)mm	重量	690g
付属品	リチウムイオンバッテリー×1個、充電 器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池 ×4本、ハンドストラップ、USBType-C ケーブル、キャリングケース	使用温度範囲	-10～50℃
連続使用時間	単3電池:約2時間	最小測定間隔	40mm
最大測定範囲	200mm(乾燥したコンクリート内金属)	深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm 湿ったコンクリート:±10mm
保管温度範囲	-20～70℃	材質	ポリアミド樹脂
用途	・コンクリートに埋設された鉄筋、プラ スチックパイプ、配線および壁裏の木材 などの探知		

	・穴あけ位置、深さの選定	
材料によって選べる7つの探知モード		
●コンクリート(最大探知深さ: 金属200mm、金属以外80mm)		
乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。		
●湿ったコンクリート(最大探知深さ: 金属60mm)		
乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。		
●レンガ(最大探知深さ: 80mm)		
無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。		
●石膏ボード(最大探知深さ: 木材38mm、木材以外80mm)		
木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。		
●配管式床暖房(最大探知深さ: 80mm)		
配管式床暖房の床の中の水のいったプラスチックパイプ、金属などを探知します。		
●Vertical coring brick(最大探知深さ: 80mm)		
垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。		
●Horizontal coring brick(最大探知深さ: 80mm)		
水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。		
用途に合わせて4つの表示ビュー		
●オブジェクトビュー		
探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示		
●スポットビュー		
コーナーや狭い場所での探知に最適		
●2Dシグナルビュー		
探知対象物の信号強度と深さを表示		
●シグナルビュー		
探知対象物の信号強度を波形の高さで表示		
探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ		
ソフトウェアは無償ダウンロード可能		
便利なデータ転送		
スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存		
現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレイで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.