


品番 : EA761DH-9

品名 : 4-50mm テープラ(ハ"ソコン/スマホ用ラベルプリンター)

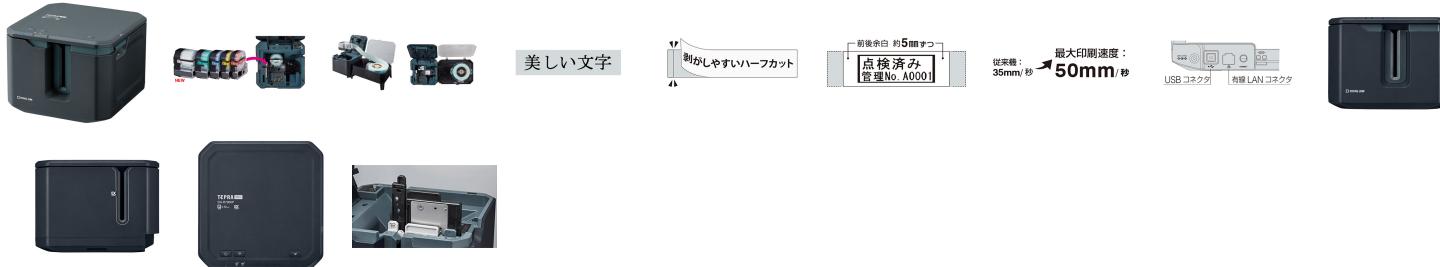

販売価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1846ページ		



仕様

メーカー	キングジム(KING JIM)	型番	SR-R7900P
テープ幅	4・6・9・12・18・24・36・50mm	電源	ACアダプター(付属)
サイズ	193(W)×198(D)×144(H)mm	重量	2.9kg(テープ除く)
材質	ABS	付属品	ACアダプタ 試用PROテープ USBケーブル(A-Bタイプ) ヘッド・クリーニングテープ 転写スティック EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
適合品番	EA761DD-1～-15、EA761DD-126～504、EA761DE-96～504、EA761DF-1～-6、EA761DF-11～-14、EA761DF-102～-302、EA761DG-60～-95、EA761DG-120～-125、EA761DG-180～-185、EA761DG-240～-245、EA761DK-61B～-95B、EA761DK-97、-98、EA761DK-121B～-125B、EA761DK-127、-128、EA761DK-	ヘッド構成	300dpi・566dot

	181B～185B、EA761DK-187、-188、EA761DK-241B～245B、EA761DK-247、-248、EA761DK-501～-505、EA761DN-52B～-56B、EA761DN-58		
本体色	ブラック	カッター	ハーフカット機能付き オートカッター(交換式)
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	最大印刷可能幅	47.9mm(50mm幅テープ使用時)
接続インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)		
PC・スマホ専用			
ハーフカット機能付			
オートカッター付			
広幅&大量印刷に適しています。			
大きな文字が印字できる広幅50mmの新テープに対応			
大容量45m巻きのEXロングテープに対応			
50mm幅テープの場合、300dpi・566dot(最大印字可能幅47.9mm)の高精細度大型ヘッドにより、大きな文字も美しく印刷できます。			
従来機種と比べて、より無駄を少なくし、ラベル1枚につき約10mmの余白を削減。			
効率的な印刷が可能な高速印刷。最大印刷速度は50mm/秒になります。			
USBでの接続はもちろんのこと、有線・無線LANで共有プリンタとしても使用いただけます。			
大量印刷により磨耗したカッター刃をご自身で交換可能になりました。			
替テープはEA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズが使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.