


品番：EA761DT-19A

品名：3.5-24mm ラベルライター(ネームランド)



販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 06:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1844ページ		

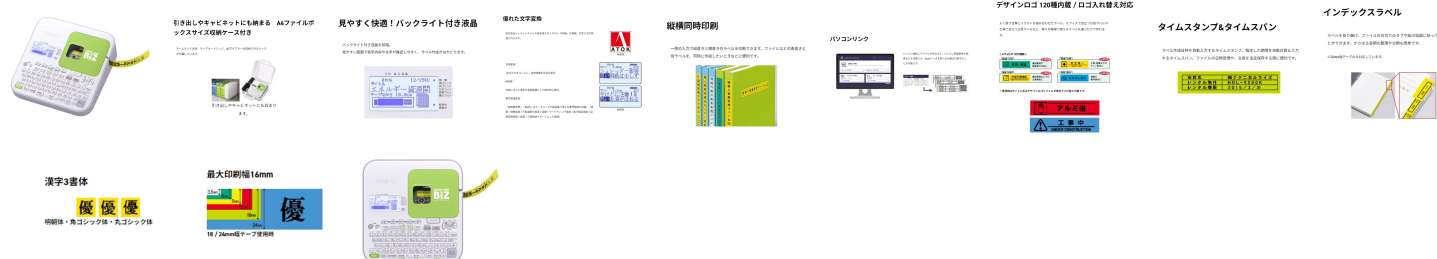

ATOK搭載で快適文字入力
入力も印刷も速いスマートモデル
パソコンリンク対応でPC接続でもラベルが作れる

仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	KL-G2
テープ幅	3.5・6・9・12・18・24mm	最大印刷可能幅	16mm(18/24mm幅テープ使用時)
記号・絵文字	1543種類 ※ギリシャ文字・ロシア文字を含む	フレーム	65種類 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています
フォーマット	96種類 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む	サイズ	202(W)×212(D)×67.5(H)mm ※高さは足を含んだサイズです
重量	約850g(電池を除く)	付属品	ACアダプター、電源コード、 テープカートリッジ18mm幅1本、専用 収納ケース
対応テープ	EA761DR・DS・DW・DXシリーズ (幅3.5～24mmネームランドテープ)	最大印字行数	8行(18/24mm幅テープ使用時)

印字密度	200dpi	入力方式	JIS配列キーボード/PC 入力:ローマ字・かな
書体	漢字3・かな8・英数15	カッター	ハーフカット機能つきオートカッター
電源	ACアダプター または単3形アルカリ乾電池／充電式 ニッケル水素電池×8本(電池消耗目 安:約2巻分) ※標準印刷条件で印刷した場合 ※本機で推奨する充電式ニッケル水素 電池はeneloop(エネループ)/充電式 EVOLTA(エボルタ)です	変換:ATOK	搭載
印字速度2倍	対応	縦横同時印刷	あり
連番印刷	あり ※3.5mm幅テープには対応しておりま せん	連続印刷	あり
テープ長さダイレクト設 定	あり	コピー/ペースト	あり
タイムスタンプ/タイムス パン	あり	デザインロゴ	120種類 専用Webサイトにあるデザインロゴと フォルダ単位で入れ替え可能です
バーコード/QRコード印 刷	あり	拡大印刷	あり ※対応テープ幅:12mm/18mm /24mm
パソコン対応ソフト	LABEL DESIGN MAKER / BA-300 / DESIGNLOGO CHANGER	パソコンインターフェイス	USB
文字体	標準/太字/白抜/影付/立体/斜め文 字	1データ最大入力文字 数	255
余白設定	あり	液晶表示サイズ	8桁×4行 ※フリーラベル入力時(情報表示1行 を含む)
液晶サイズ	128×64ドット	バックライト付き液晶	搭載
定型フォーマット機能	96種類		

印字がスピーディー

印刷品質そのままに、従来モデルと比べ印字速度を2倍にアップ。(メーカー比)
ラベル作成の時間を短縮することで業務も効率的に

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくします。テープがバラバラにならず、快適、便利にラベルを作成できます。

引き出しやキャビネットにも納まるA4ファイルボックスサイズ収納ケース付き

バックライト付き液晶を採用。

見やすい画面で表示内容や文字が確認しやすく、ラベル作成がはかどります。

優れた文字変換

株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」を搭載。文字入力が快適に行えます。

縦横同時印刷

一回の入力で縦書きと横書きのラベルを印刷できます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です

インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類も簡単です。

※24mm幅テープのみ対応しています。

タイムスタンプ&タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算&入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

デザインロゴ 120種内蔵 / ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。オフィスで役立つ分別ラベルや工場で役立つ注意ラベルなど、様々な職場で使えるラベルを選ぶだけで作れます。

パソコン接続してラベルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.