


品番：EA761GA-16

品名：10桁 手帳型計算機(ライムグリーン)

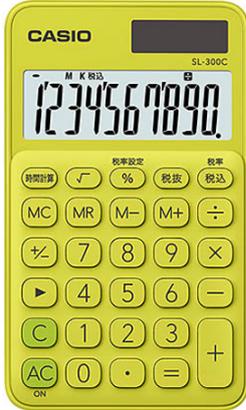

販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1842ページ		



### 仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	SL-300C-YG-N
桁数	10桁	サイズ(W×D×H)mm	70×118×8.4
電源	太陽電池+LR54×1個(付属)	重量	49g
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	基本計算	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算
電池寿命	約3年(1日1時間使用時)	キーの特徴	プラスチックキー フラットキー
キーの機能	早打ち機能(2キーロールオーバー) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)	メモリー	メモリー数 1 独立メモリー(M+, M-, MR, MCキー方式)
付属品	手帳型ケース	カラー	ライムグリーン

#### <税計算>

消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。

#### <時間計算>

時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。

<計算状態表示>

四則演算の計算やメモリー機能の  
使用状況を表示で確認できます。

ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。

丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。

しなやかなイメージのフォントを採用。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。

親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA761GA-14B</p> <p><b>コメント</b> レイクブルー</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.