


品番 : EA761HD-12F

品名 : AC100V/1250W/A3 ラミネーター

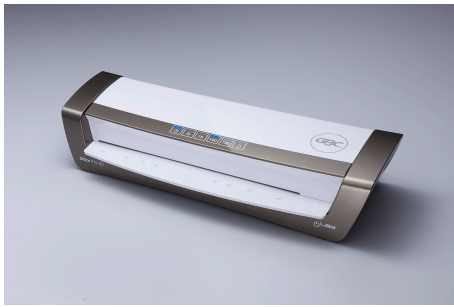

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/04 08:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1936ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------------|-----------|--------------------------------|
| メーカー | アコ・ブランドズ・ジャパン | 型番 | LLMOPA3 |
| サイズ | 500(W)×222(D)×115(H)mm | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1250W | ローラー本数 | 4本 |
| 最大ラミネート | 厚:0.6mm 幅:320mm | 対応フィルム厚 | 75~150 μ m |
| 加工サイズ | A3 (A3ノビは対応していません) | ウォームアップ時間 | 約60秒 |
| 加工温度 | 常温~175 $^{\circ}$ C | 加工速度 | 420mm/分(50Hz) 490mm/分(60Hz) |
| 加熱方式 | 外部加熱方式 | コード長 | 1.5m |
| 重量 | 4.2kg | | |

美しい仕上がりが自慢。操作性にも優れた4本ローラーラミネーター

・リリース機能付き
つまりなどのトラブルの際、巻き込んだ加工物を手軽に除去する機能です。

・オートシャットオフ機能付き(約30分後)
電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.