


品番 : EA761HD-41C

品名 : AC100V/1400W/A3 ラミネーター

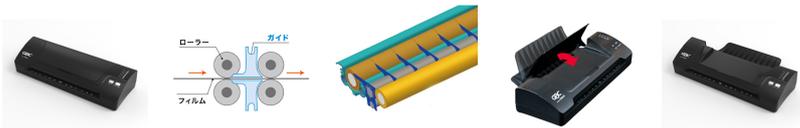

販売価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
カタログ価格	48,200円(税抜) / 53,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/09/03 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1976ページ		



#### 仕様

メーカー	アコ・ブランズ・ジャパン	型番	GLMA3401JF-2B
仕様(最大)	A3 (A3ノビは対応していません)	最大ラミネート幅	320mm
最大ラミネート厚	0.6mm	対応フィルム厚	75~150μm
ウォームアップ時間	約60秒	ラミネート速度	600mm/分(50Hz/60Hz)
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	消費電力	1400W
サイズ	536(W)×179(D)×103(H)mm	重量	3.7kg
A4加工速度	短辺綴じ: 約44秒 長辺綴じ: 約32秒	加工温度	115~155℃
加熱方式	外部加熱方式	オートシャットオフ機能	約15分後
4本ローラー			
リバース機能			
一体型の開閉式排出トレイ採用によって省スペース化を実現可能。			
巻き込みによるよれや波打ちも起こりづらい最新構造。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.