



品番 : EA761XD-23

品名 : AC100V/445mm 照明灯/LED(卓上式/白)

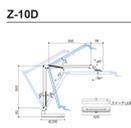

販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/29 13:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2143ページ		

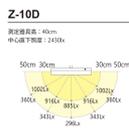

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-10DW
セード長(mm)	420	アーム長(mm)	上:360、下:360
電源	AC100V	光源	LED/昼白色(5000K)
明るさ	1055lm	高さ	445mm
重量	4500g	コード長	1.5m
材質	鋼、アルミ、樹脂	演色性(Ra)	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	消費電力	11.9W(LED)
固有エネルギー消費効率(LED)	88.7lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
色	白		

白熱灯150W相当

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)

ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)

ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

軽くスムーズな動きの平行アーム

自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント

LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム

JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9:50以上)を採用

スマートフォンを縦でも横でも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.