


品番 : EA761XD-26

品名 : AC100V/19W 照明灯/LED(クランプ式/ワイド`/シルバー



販売価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜) / 29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/19 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

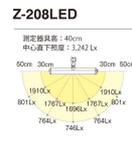

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-208LEDSL
サイズ	セード幅:600×76mm アーム長: (上)584mm(下)579mm	取付方法	クランプ
取付クランプ厚み	55mmまで	光源	LED/昼白色(5000K)
演色性	Ra80	LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	FL30W相当	調光	ボリューム・スイッチ
光源仕様	LED 19.0W	電圧	100V専用
定格光束	1924lm(LED)	消費電力	19W(LED)
固有エネルギー消費効率	101.3lm/W(LED)	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	3242Lx (明るさJIS-AAクラス相当)	コード長	2.4m
材質	アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト	重量	2.3kg

光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射

垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ:机上より約130cm)

抜け止め付専用クランプ

3方向に180°可動するネックジョイント

手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ

ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.