


品番 : EA761XD-35

品名 : AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ°式/白)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,000円(税抜) / 18,700円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,000円(税抜) / 18,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 18:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2057ページ | | |

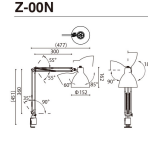

仕様

| | | | |
|------------------|--|------------|-------------------|
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-00NW |
| サイズ | セード幅: φ152mm セード高: 162mm アーム長: (上)300mm(下)360mm | 色 | 白 |
| 取付方法 | クランプ (専用上締め角型) | 取付クランプ厚み | 45mmまで |
| 光色 | LED 電球色 | 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra80 | LEDタイプ | LED電球 |
| 従来光源相当 | 白熱60W相当 | 調光 | 非調光 |
| 光源仕様 | E26 LED電球 | 電源 | AC100V |
| 定格光束(LED) | 506lm | 消費電力(LED) | 7.8W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 64.8lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 1283lx | 材質 | 鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト |
| コード長 | 2.0m | 重量 | 1.4kg |
| 付属品 | 六角レンチ | | |

上アームの長さを300mmにすることで、コンパクトな空間でも快適に使用が可能。

5本アームの基本設計でスムーズな動き。

ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現。

明るさは、JIS-Aクラス相当

ランプ交換型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.