


品番：EA761XE-21

品名：AC100V/310mm 照明灯/LED(クリップ式)

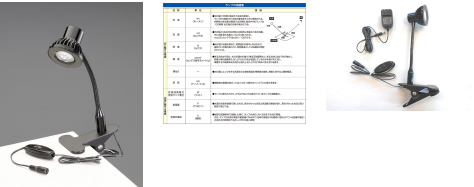

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,600円(税抜)／3,960円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,600円(税抜)／3,960円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/31 06:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2057ページ                      |      |   |



手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

|               |              |             |                |
|---------------|--------------|-------------|----------------|
| サイズ           | 310×114×77mm | 重量          | 440g           |
| 明るさ           | 270ルーメン      | LEDチップ      | 3灯             |
| 発光部直径         | 約5cm         | アダプター(入力)   | AC100V 50/60Hz |
| アダプター(出力)     | DC9V 300mA   | アダプターコード長   | 2m             |
| 電源コード長        | 1m           | ビーム角        | 35°            |
| LEDタイプ        | ハイパワーLED     | 平均演色評価数(RA) | >72            |
| LED寿命(明るさ70%) | 約30,000時間    | 色温度         | 5600-7000K     |
| スイッチ          | 頭部及び中間手元スイッチ | 振れきアーム外径/長さ | 10mm/約130mm    |
| クリップ式LEDライト   |              |             |                |
| クリップくわえ幅      | 60mm         |             |                |
| 中間スイッチ付       |              |             |                |
| プラスチックケース     | 無            | 全長          | 310mm          |

