


品番：EA761XF-23

品名：AC100V/10灯/442mm 照明灯LED(マグ ネット付)



販売価格	34,000円(税抜)／ 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2059ページ		

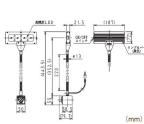

仕様

メーカー	カネテック	型番	ME-LED-10
明るさ	800ルーメン	吸着力	800N(80kgf)
電源	AC100V	電球	高輝度LED球10灯
マグネットサイズ	50×58.5×55mm	ライトサイズ	72×187mm
高さ	442mm	重量	1.63kg
コード長	1.6m	フレキシブルチューブ	φ 13×220mm
ライトは21.5mm厚の薄形照明			
作業現場やスチールデスクに			
軽量&スタイリッシュなLEDスタンドです。			
作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明のほか、スチールデスクにおいて卓上スタンドとしても利用できます。			
高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか10Wと省エネです。			
LED照明部は専用一体化構造とし、軽量コンパクト化を実現しました。			
強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん、傾斜面へも簡単に据付けことができます。また、フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.