


品番：EA761XH-12

品名：AC100V/ 6W 照明灯/LED(マグ ネット付)



販売価格	22,100円(税抜)／ 24,310円(税込)		
カタログ価格	22,100円(税抜)／24,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 18:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2109ページ		

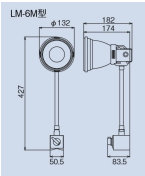

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	LM-6M
商品名	LEDマグスタンド	用途	機械に取り付けたり、作業台の手元照明として
仕様	屋内用・マグネットタイプ	光源	4.4W電球形LEDランプ
明るさ	485ルーメン	電源	AC100V(50/60Hz)
コード長	1.6m	消費電力	4.4W
ランプ寿命	約40000時間	光色	昼白色
サイズ	(W)132×(D)182×(H)433mm	重量	1.6kg
照明ON/OFFスイッチ付			
オンオフ切替式マグネット付(水平・垂直面取り付け可能)			
フレキシブルパイプで照明方向が自由自在			
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付			
アルミ製ミラー付			
紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。			
落としても割れにくい樹脂カバー			

マグネットベースを垂直面への取り付けや逆取り付けの際は鉄板の板厚が10mm以上ある事が推奨されます。薄板は落下事故の原因となります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.