


品番：EA761XP-26

品名：500x500x140mm LEDシーリングライト(6畳用)

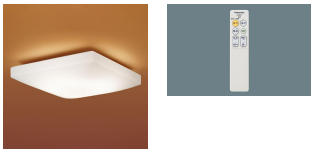

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,500円(税抜) / 30,250円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,500円(税抜) / 30,250円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 18:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|-------------------------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC25111 |
| 適用床面積 | ~6畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 3550lm | 消費電力 | 27.6W(明るさアップモード時:33.2W) |
| サイズ | 500×500×140mm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 光色 | 電球色(2700K)・昼光色(6500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 5段階 | 重量 | 1.9kg |
| 付属品 | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本 | | |

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

虫・ホコリの入りにくい構造

明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

LED交換不可

代替品



品番 EA761XP-31

コメント 形状、明るさ、サイズの違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.