


品番：EA761XP-31

品名：φ450x109mm LEDシーリングライト(6畳用)

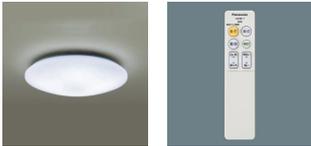

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,400円(税抜) / 16,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/05 18:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2061ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------|---------|--|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC21104 |
| 畳数 | ~6畳 | 明るさ | 3699lm |
| サイズ | φ450×109mm | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 27.6W | 光色 | 電球色~昼光色 (2700~6500K) |
| 光源寿命 | 40,000時間 | 調光 | リモコンで5~100% |
| 重量 | 1.2kg | アクリルカバー | 乳白つや消し |
| 明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120% 33.1W | 付属品 | 【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本 |

天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF

リモコン(く明るさアップ(全灯長押))・全灯・普段・常夜灯・滅)

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

虫・ホコリの入りにくい構造

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。

LED内蔵、電源ユニット内蔵

LED交換不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.