


品番：EA761XP-34

品名：φ 500x117mm LEDシーリングライト(12畳用)

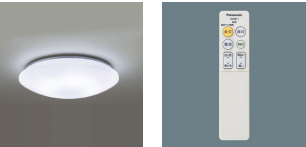

販売価格	19,100円(税抜)／ 21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜)／21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/30 10:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2148ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC51104
畳数	～12畳	明るさ	5499lm
サイズ	φ 500×117mm	電源	AC100V
消費電力	41.3W	光色	電球色～昼光色 (2700～6500K)
光源寿命	40,000時間	調光	リモコンで5～100%
重量	1.6kg	消費効率	133.1lm/W
アクリルカバー	乳白つや消し	明るさアップモード	約6200K、明るさ約120% 49.7W
付属品	【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ 1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2 本、リモコンボックス1個、リモコンボック ス用木ネジ2本		

LED交換不可

広めの個室やリビングにおすすめのφ 500mm。

天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF

リモコン(く明るさアップ(全灯長押))・全灯・普段・常夜灯・減)
壁スイッチ切替(普段↔常夜灯)
専用リモコン送信器同梱
虫・ホコリの入りにくい構造
光色によって、全光束などの性能値が変化します。
明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
LED内蔵、電源ユニット内蔵

代替品

	品番 EA761XP-34A
	コメント 変更点: 器具高さ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.