


品番：EA762CD-63

品名：ヨコ型 フラットファイル(緑色/10冊)

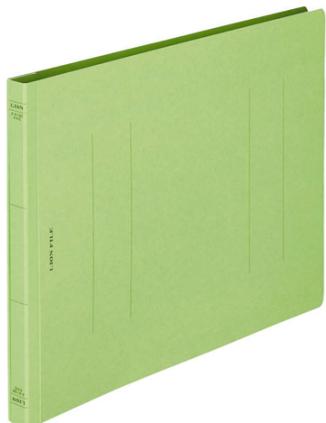

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,040円(税抜) / 1,144円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2025/05/12 09:04現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1875ページ | | |



リオン 株式会社



仕様

| | | | |
|------|-----------------------------------------|-----|-----------------------|
| メーカー | ライオン事務器 (LION) | 型番 | 10358 |
| 収容枚数 | 150枚 (15mm厚) | 色 | 緑 |
| 入数 | 10冊 | サイズ | 226(W)×18(D)×313(H)mm |
| 材質 | 表紙:再生紙 押え具:再生ポリスチレン樹脂 とじ具:ポリエチレン製 | | |

A4判E型

再生ポリエチレン樹脂を使用した押え具とポリエチレン製のとじ具は、焼却時に有害ガスを発生しません。

とじ具がファイル本体に差し込まれているだけなので、廃棄時の分別がラクラク

表紙は紙資源として再生できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.