



品番：EA762CF-33

品名：A4/S型 スプリングファイル(10冊)

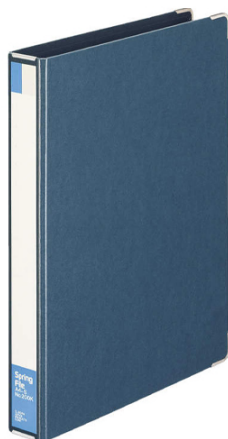

販売価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
カタログ価格	7,580円(税抜) / 8,338円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 13:33現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1823ページ		

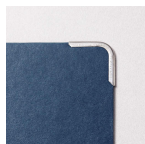

仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	10733
サイズ	226(W)×36(D)×307(H)mm	収容枚数	300枚(30mm厚)
表紙	紺ファイバー貼り・縁金具・角金具付	芯材	再生紙
重量	290g(1冊あたり)	入数	10冊

A4判S型

縁金具・角金具付

二重スプリングとじ具

表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。

マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

二重のスプリングで耐久力抜群。書類をゆるみなく確実にホールドします。

一重のスプリングものに比べて約4~5倍の伸縮強度があります。

ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。

縁金具・角金具によって補強されています。

グリーン購入法適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.